 



Ručni polužni ventil VHER-BH-M04C-M05-UD

Broj artikla: 538191

FESTO

u plastičnoj izvedbi, s očitavanjem pozicije položaja ručke, 4/3-smjernom funkcijom razvodnika u osnovnom položaju zatvoren, zatvara se u tri položaja ručke, odlazni smjer prema dolje.

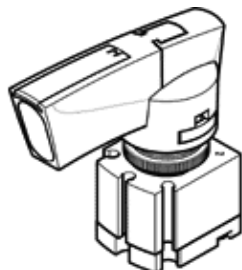

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	4/3 zatvoren
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	260 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Okretni zasun
Nazivni promjer	4 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Osiguranje aktiviranja	s priborom se zatvara
Princip brtvljenja	tvrd
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Sloboda preklapanja	da
Prikaz statusa signala	s priborom
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Moment aktiviranja	0,6 Nm
Težina proizvoda	80 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 4	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan