

 

Osnovni ventil

LCB-3-1/4-B

Broj artikla: 546057
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

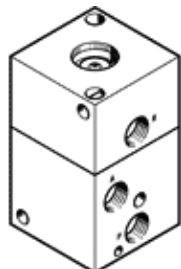

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	pneumatski
Širina	50 mm
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	6,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tlak upravljanja	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	M20x1
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano