


# Aksijalni komplet EAMM-A-S95-140A

Broj artikla: 558170

FESTO

Prikladno za električne pogone

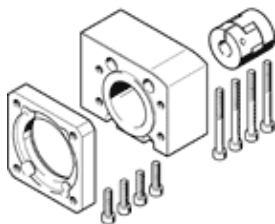

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	5.490 g
Kod sučelja, pogon	S95
Cod sučelja, Motor in	140A
Materijal - napomena	RoHS sukladno