


Komplet nabranog mijeha EADB-V1-63-S201-300

Broj artikla: 570273

FESTO

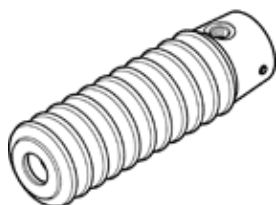

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	93 mm
Veličina	63
Područje hoda	201 ... 300 mm
Produljenje klipnjače	80 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	199 g
Težina proizvoda	309 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, komponente adaptera	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, nabrani mijeh	NBR
Informacija o materijalu navojnog svornjaka	visokolegirani čelik, nehrđajući