


# Spojni vod NEBS-L2G5-K-5-LE5

Broj artikla: 570918

FESTO

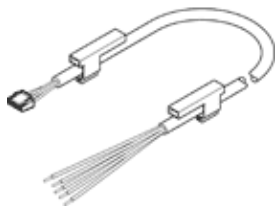

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Stupanj onečišćenja	2
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak 1	Utičnica, pravokutni oblik L2, 5-polna
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 5-žilni
Struktura kabela	5 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Promjer kabela	4,1 mm
Duljina kabela	5 m
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe sivo crno bijelo
Boja, kabelski plašt	sivo
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PP
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC