


# Prostorni portal DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DGEA40

Broj artikla: 574555

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).

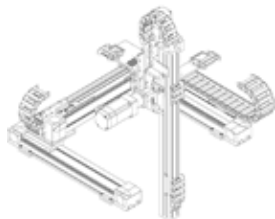

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Prostorni portal 15
Korisni teret	0 ... 15 kg
Pogon Z-os	DGEA-40
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	EGC-120-TB
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 2.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm
Pogon X-os	EGC-120-TB
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,08 mm