


# Csatlakozó NPQP-D-Q8-Q6

Cikkszám: 132544

FESTO

Kifutó típus. 2013-ig szállítható.

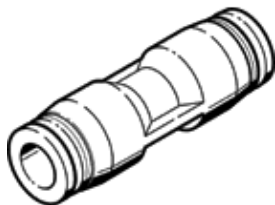

## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4 mm
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	7 g
Pneumatikus csatlakozás 1	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, ház	PP
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes