


dugaszolható csatlakozó NPQP-D-R14-Q10-FD-P10

Cikkszám: 133047

FESTO

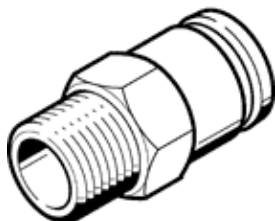

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	6.2 mm
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	7 g
Felfogási mód	External hexagon A/F 19
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	10 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes