


# csatlakozó kábel KVIA-MPPE-5

Cikkszám: 163882

FESTO

proporcionális szelepekhez

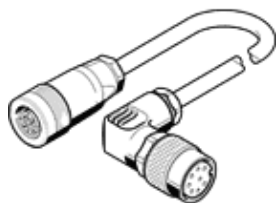

## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	352 g
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/derékszögű aljzat
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	1 A
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	8 mm
Kábelszerkezet	6x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	bronz ezüstözött és aranyozott