

mágnesszelep

CPA14-M1H-5/3-BS

 

Cikkszám: 173944

Kifutó termék

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

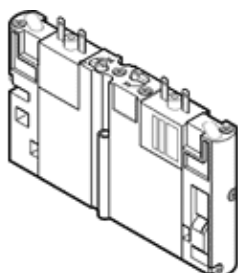

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 tápnyomás alatt
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	14 mm
Normál névleges átáramlás	550 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Névleges méret	5 mm
Lefúvás funkció	nem fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő
Vezérlési fajta	elővezérelt
Áramlási irány	nem visszafordítható
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
b érték	0.27
C érték	2.5 l/sbar
Kapcsolási idő ki	39 ms
Kapcsolási idő be	13 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény