

Csatlakozó kábel


KMP1-02-II-10-5

Cikkszám: 175658

Kifutó termék

FESTO

IIMP-02 szelepszigetehoz, készre szerelve 10 szelephelyhez, 5 m hosszú
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

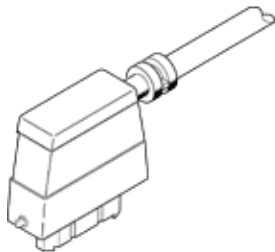

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 300 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Gyártmány súlya	3,908 g
Elektromos csatlakozás	72 sarkú aljzat
Kábelszerkezet	50 x 0,75 mm ²
Kábel átmérő	19 mm
Kábelhossz	5 m
Felfogási mód	szorítókeggyellel
Anyag információ, ház	Könnyűfém présöntvény
Anyag információ, kábelköpeny	PE
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött