


# Szelepsziget IIMP-02-1/8-8-BU

Cikkszám: 18866

FESTO

G1/8, többpólusú csatlakozóval.

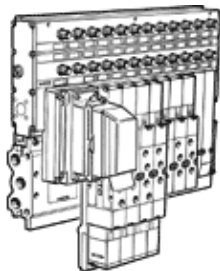

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	750 ... 1,000 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	Multipol
Szelephelyek max.száma	8
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	02
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	Fix raszter
Vezérlőnyomás	1.5 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz