

 

# nyomásszabályozó szelep LR-1/4-NPT-QS-3/16-U

Cikkszám: 190931

Kifutó termék

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO

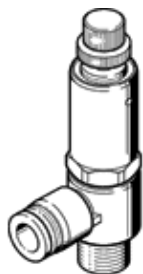

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-3/16
Felfogási mód	becsavarható
1 bemeneti nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT erősítésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	59 g
Material of threaded plug	Sárgaréz