


# szereelőlap VN-T2-BP-NRH

Cikkszám: 196951

FESTO

10 mm-es VN-... vákuumgenerátorhoz. Felfogás szereelő sínre.

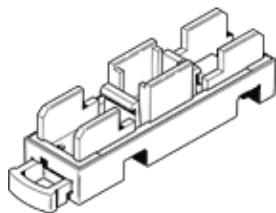

## Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	5.5 g
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínrel
Material plate	POM erősítésű
Material slide	POM