


teleptőmb MHA1-PR2-3-M3

Cikkszám: 197202

FESTO

MHA1-...-HC/TC alaplapos szelepekhez

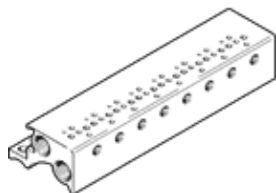

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	2
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M3
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet