

pillangószelep

VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E


Cikkszám: 2471203

Kifutó termék

FESTO

Nominal width 1 1/2", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4301.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

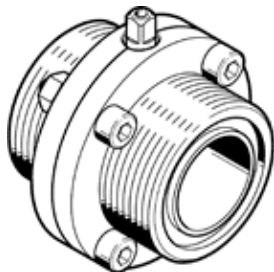

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Konstruktív felépítés | 2-utú pillangószelep |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | Külső menet/külső menet |
| NA névleges méret | 1 1/2" |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 10 |
| Működtető nyomaték | 10 Nm |
| A következő szabványon alapul: | SMS 1145 |
| Közeg | Víz semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 120 °C |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: ház | 1.4301 |
| Material disc | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tárcsa | 1.4301 |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4301 |
| Gyártmány súlya | 1,500 g |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |