


# motor karima EAMF-A-64A/B-87A

Cikkszám: 533140

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.

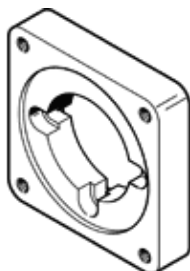

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	275 g
Interfész kód, motor In	87A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	64A 64B
Anyag megjegyzés	RoHS konform