


# mlesztő FKC-18

Cikkszám: 538714

FESTO

DGC-G lineáris hajtóműhöz.

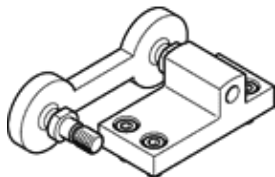

## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18
Sugárirányú eltérés +/-	2.5 mm
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Rövid idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	3,000 N
Hosszú idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	1,400 N
Gyártmány súlya	96.8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material joint	PA erősítésű
Material on ball stud	erősen ötvözött acél
Material plate	Alumínium ötvözet