 



# Gömbcsapos hajtómű egység VZPR-BPD-22-R14R

Cikkszám: 540526

FESTO

DAPS pneumatikus fordító hajtóműből áll, nemesacél kivitelű VAPB 2/2-  
utú gömbcsappal kombinálva.

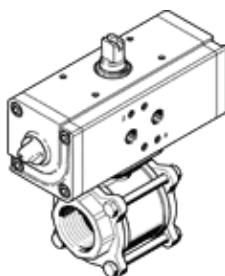

## Adatlap

| Jellemző                             | Érték                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Konstruktív felépítés                | 2-utú gömbcsap<br>Fordító hajtómű |
| Működtetés fajtája                   | elektromos<br>pneumatikus         |
| Beépítési helyzet                    | tetszőleges                       |
| Felfogási mód                        | CNOMO<br>belső menettel           |
| Armatúra csatlakozás                 | Rp1/4                             |
| Kapcsolási pozíció jelző             | Gomb iránya = átáramlás iránya    |
| ÁN névleges méret                    | 10                                |
| Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás        | 1 ... 8.4 bar                     |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 63                                |
| Közeg hőmérséklet                    | -20 ... 150 °C                    |
| Környezeti hőmérséklet               | -20 ... 80 °C                     |
| Anyag megjegyzés                     | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Élelmiszeripari engedélyezés         | nem                               |
| Gyártmány súlya                      | 1,200 g                           |
| KBK korrózióállósági osztály         | 3                                 |