

 

Közelítéskapcsoló

SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Cikkszám: 543871

FESTO

elektromos, érintés mentes, NPN, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, felfogás felülről, M8 csatlakozóval.

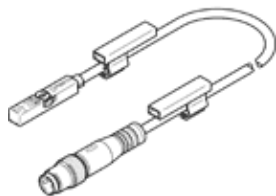

Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M8x1 3 sarkú elfordítható menet
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Vezeték vizsgálati feltételek	vonzólólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábelhossz	0.3 m
Vezetési tulajdonság	Standard+energialánc
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU) olajjal szemben ellenálló
Felfogási mód	fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Gyártmány súlya	8.9 g
Anyag információ, ház	Sárgaréz PA TPE-U(PU) erősen ötvözött acél, rozsdamentes nikkelezett
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP68