


csatlakozó lécc

VABM-B6-E-G12-9

Cikkszám: 545823

FESTO

[VUVB mágnesszelephez.](#)

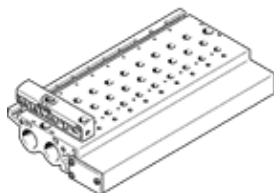

Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	9
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	1,270 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: csatlakozó lécc	Alumínium ötvözet