


axiális készlet EAMM-A-E48-57A

Cikkszám: 550970

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

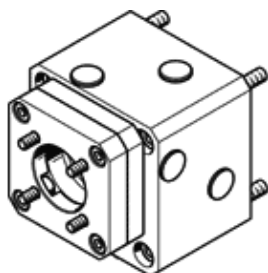

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	7.5 Nm
Gyártmány súlya	540 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48A
Interfészkód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform