


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-K38-70A

Cikkszám: 557981

FESTO

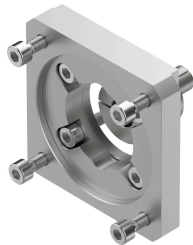

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	200 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K38
Interfész kód Motor In	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis