


axiális készlet EAMM-A-S38-57A

Cikkszám: 560686

☆ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO

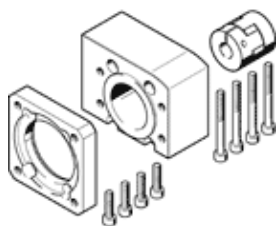

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	390 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S38
Interfész kód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform