


# Csatlakozó kábel

## NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

Cikkszám: 565282

FESTO

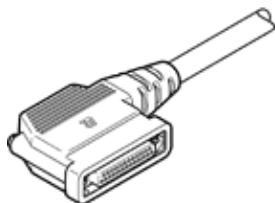

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 24$ V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2.95 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	1,580 g
Elektromos csatlakozás	25 sarkú aljzat Sub-D
Kábelszerkezet	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	9,5 mm
Kábelhossz	10 m
Felfogási mód	4-40UNC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz aranyozott