


Térbeli portál

DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Cikkszám: 574542

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.

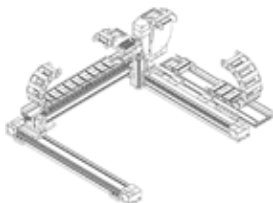

Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 0.5
Hasznos terhelés	0 ... 0.5 kg
Hajtómű, Z tengely	DGSL-8
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Lökét, Z tengely	0 ... 80 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-50-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Hajtómű, X tengely	EGC-70-TB
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Lökét, X tengely	0 ... 5,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,08 mm