

Kör keresztmetszetű henger

DGS-16-80-P-A

 

Cikkszám: 9329

Kifutó termék

FESTO

a véghelyzetekben rugalmas csillapító gyűrűkkel.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

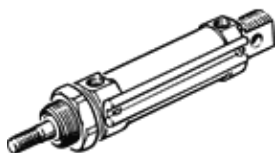

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 80 mm |
| Dugattyú átmérő | 16 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |