


riduttore di pressione

LR-1/8-QS-8

Codice prodotto: 153536
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

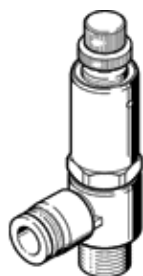

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	QS-8
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale	69 l/min
Pressione di ingresso 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dispositivo antimanomissione	Vite a testa zigrinata con dado di fissaggio
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto Con alimentazione pressione continua
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 8 bar
Peso	38 g
Materiale perno filettato	Ottone Nichelato
Materiale guarnizione filettatura	PTFE