

# piastra terminale CPE10-PRS-EP

Codice prodotto: 164964


Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Per valvole della serie Compact Performance.

Per questo blocco batteria devono essere utilizzati solo raccordi con attacco G.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO

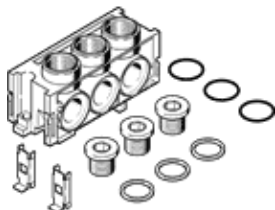

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Peso	70 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante Con guida profilata
Attacco pneumatico 1	G1/4
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato