


# raccordo rapido a L LCKN-1/4-PK-4

Codice prodotto: 165000

FESTO

Orientabile a 360°, con anello di tenuta.

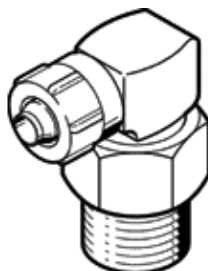

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2,6 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,9 ... 16 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di zinco