


Linea di connessione KMP1-02-VI-6-10

Codice prodotto: 175586
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole VIMP-02, assemblate per 4 ...6 posti valvola, lunghezza 10 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

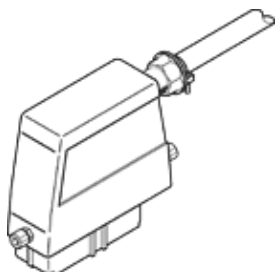

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---------------------------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Intervallo tensione d'esercizio CA | ≤ 300 V |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | ≤ 250 V |
| Carico di corrente ammissibile | 4 A |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Peso | 2.188 g |
| Connessione elettrica | a 25 poli Connettore femmina |
| Composizione cavo | 13 x 0,75 mm ² |
| Diametro cavo | 10 mm |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Fissaggio | Con staffa di serraggio |
| Informazioni sui materiali, corpo | Pressofusione di lega leggera |
| Informazioni sui materiali, guaina del cavo | PE |
| Informazioni sui materiali, contatti | Lega di rame argentata |