


# Unità di valvole IIFB-02-1/8-6-BU

Codice prodotto: 18851

FESTO

G 1/8, con connessione Fieldbus.

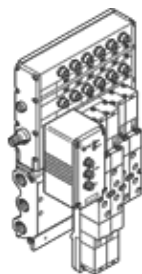

## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore   |
|---------------------------------------|--|
| Funzione valvola                      | 5/2, monostabile<br>5/2, bistabile<br>5/3, alimentata<br>5/3, in scarico<br>5/3 chiusa |
| Portata nominale normale              | 750 ... 1.000 l/min  |
| Pressione di esercizio                | -0,9 ... 10 bar  |
| Azionamento elettrico                 | Fieldbus<br>comando integrato  |
| Max. numero dei posti valvola         | 6  |
| Temperatura ambiente                  | -5 ... 50 °C   |
| Grado di protezione                   | IP65   |
| Tipo di azionamento                   | elettrico  |
| Tipo di unità di valvole              | 02   |
| Costruzione                           | Valvola a spola  |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | esterna<br>interno   |
| Composizione unità di valvole         | Dimensione modulare fissa  |
| Pressione di pilotaggio               | 1,5 ... 10 bar   |
| Tensione di esercizio nominale CC     | 24 V   |
| Temperatura del fluido                | -5 ... 50 °C   |
| Avvertenza sul materiale              | contiene lubrificanti siliconici   |