

# Valvola a sfera QH-QS-3/16-U

Codice prodotto: 190882  
Prodotto in esaurimento


FESTO

Con raccordo a innesto QS.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

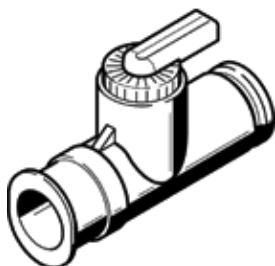

## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Tipo di azionamento                                | Manuale   |
| Fissaggio  | Montaggio in linea  |
| Diametro nominale                                  | 2,5 mm  |
| Pressione d'esercizio                              | -1 ... 10 bar   |
| Temperatura ambiente                               | 0 ... 60 °C   |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Principio di tenuta                                | Non metallica   |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Peso   | 12 g  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |