


Unità di guida

FEN-63- -

Codice prodotto: 19174

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008

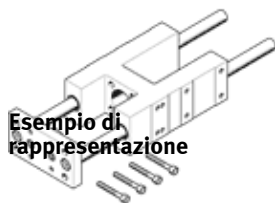

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	63
Corsa	10 ... 500 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida scorrevole
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di spostamento	50 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	48 g
Peso a corsa 0 mm	5.540 g
Tipo fissaggio	con filettatura interna
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Legia di alluminio per lavorazione plastica anodizzato