


## Posizione intermedia

### BM-HMPL-16- -

Codice prodotto: 193021

FESTO

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.

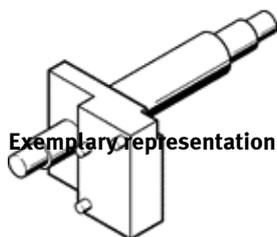

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Dimensioni	16
Corsa	1 ... 159 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Tipo ammortizzatore	YSRWJ
Pressione di esercizio	4 ... 8 bar
Ripetibilità	+/-0,02 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	415 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	483 N
Massa movimentata	190 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	24 g
Peso a corsa 0 mm	510 g