


# blocco batteria MHA1-P4-2-M3-PI

Codice prodotto: 197228

FESTO

Con zoccoli a innesto, per valvole con utilizzi su sottobase MHA1-...-PI

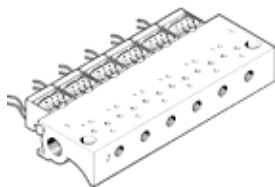

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	M7
Attacco pneumatico 2	M3
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio per lavorazione plastica