


# blocco batteria MHP1-PR10-3-PI-D25

Codice prodotto: 197236

FESTO

Con zoccolo a innesto e multipolo elettrico, per valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola MHP1-....-PI

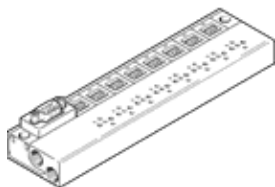

## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Numero max. posti valvola                          | 10  |
| Pressione d'esercizio                              | 0 ... 8 bar   |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 1 - stress da corrosione basso  |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 60 °C   |
| Fissaggio sottobase                                | Con foro passante   |
| Fissaggio valvola                                  | Con filetto femmina   |
| Attacco pneumatico 1                               | M7  |
| Attacco pneumatico 3                               | M7  |
| Materiale piastra filettata                        | Lega di alluminio per lavorazione plastica  |