

 

# Cilindro rotondo DGS-25-200-PPV-A

Codice prodotto: 32443  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con ammortizzazione regolabile su entrambi i lati.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

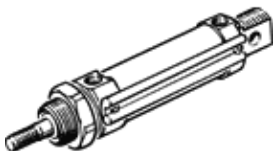

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	200 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	1 ... 12 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)