


# Blocco di collegamento MHP2-PR6-5

Codice prodotto: 525124

FESTO

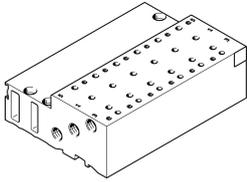

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	6
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	426 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante Con guida DIN
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1	M7
Collegamento pneumatico, porta 3	M7
Collegamento pneumatico, attacco 5	M7
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto