


Tubo in plastica PUN-E-8x1-SW-400

Codice prodotto: 538462

FESTO

indicato per attacchi a innesto QS, alta flessibilità, resistente all'idrolisi, resistente ai micro-organismi, omologato per gli alimentari.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.

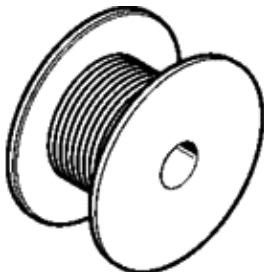

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	50 mm
Diametro interno	6 mm
Min. raggio di curvatura	23 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Omologazione per settore alimentare	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,026 kg/m
Colore	nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)