


piastra di alimentazione VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Codice prodotto: 8026435

FESTO

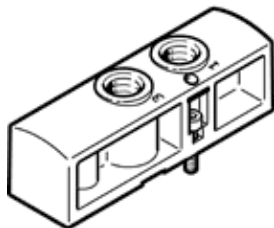

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max.	6 Nm
Peso	121 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra di alimentazione	Alluminio pressofuso