


# Kit di collegamento DADG-AK-G8-6-30

Codice prodotto: 8152358

FESTO

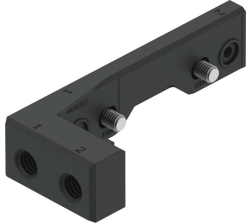

## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione   | 6  |
| Corsa  | 30 mm  |
| Pressione d'esercizio                                    | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi        |
| Pressione di lavoro                                      | 1 bar...8 bar                                  |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Coppia di serraggio max.                                 | 1 Nm   |
| Tolleranza per la coppia di serraggio                    | ±10%   |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1 | 0.7 Nm   |
| Peso prodotto  | 5.1 g  |
| Attacco pneumatico                                       | M5   |
| Materiale adattatore                                     | Resina epossidica                              |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR  |
| Materiale viti   | Acciaio rivestito                              |