


Cilindro rotondo DGS-20-80-P

Codice prodotto: 8813
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con paracolpi ottenuti mediante anelli elastici a finecorsa.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.

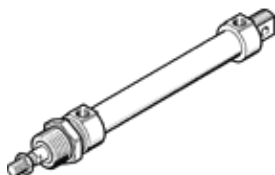

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	80 mm
Diametro pistone	20 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)