 



基本バルブ SVS-3-1/8

部品番号: 10190

FESTO

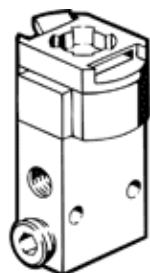

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	メカ機構
標準流量	120 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
使用圧力	3.5 ... 8 bar
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ不可
強制増強に対する注記	切換頻度最低週1回
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	8 N
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム