

 

空気圧バルブ

J-3-PK-3

部品番号: 10772

FESTO

負圧での使用可

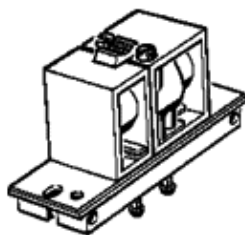

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
標準流量	100 l/min
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
構造	スプール弁
オリフィス径	2.5 mm
切換時間	7 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	75 g
取付方法	サブベース 取付フレーム 取付穴 オプション
外部パイロット接続ポート12	PK-3
外部パイロット接続ポート14	PK-3
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
Material of connecting plate	真鍮 強化PPS
Material seals	NBR
Material housing	プラスチック 亜鉛ダイカスト