


ショックアブソーバ DYSR-12-12-Y5-T

部品番号: 1138643

FESTO

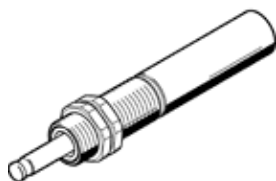

データシート

特長	値
サイズ	12
ストローク	12 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	12 mm
最大抑止力	900 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	10.8 J
時間あたりの最大消費エネルギー	60,000 J
残存エネルギー	0.05 J
リセット力	4.5 N
質量	120 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	ステンレス