 



ショックアブソーバ DYSR-16-20-Y5-T

部品番号: 1138645

FESTO

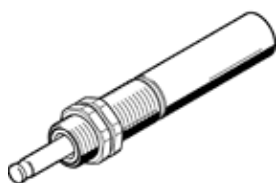

データシート

特長	値
サイズ	16
ストローク	20 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.3 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	20 mm
最大抑止力	1,600 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	32 J
時間あたりの最大消費エネルギー	100,000 J
残存エネルギー	0.16 J
リセット力	5.4 N
質量	250 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	High alloy steel, hardened