 



ショックアブソーバ DYSR-20-25-Y5-T

部品番号: 1138647

FESTO

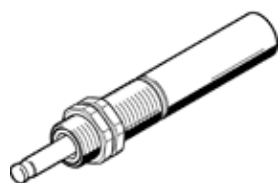

データシート

特長	値
サイズ	20
ストローク	25 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.3 s
リセット時間 長	3 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	25 mm
最大抑止力	2,500 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	62.5 J
時間あたりの最大消費エネルギー	135,000 J
残存エネルギー	0.32 J
リセット力	9 N
質量	425 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	High alloy steel, hardened