 



ソレノイドバルブ MFH-5-PK-3-L

部品番号: 11546

FESTO

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

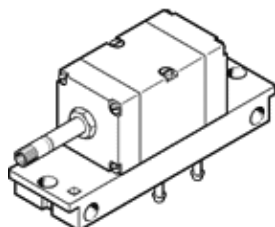

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|---------------------------------|
| バルブ機能 | 5方弁シングル |
| 標準流量 | 105 l/min |
| 使用圧力 | 1.5 ... 8 bar |
| 構造 | ポペット弁 |
| オリフィス径 | 2.5 mm |
| シール | ソフトシール |
| 切換時間 off | 22 ms |
| 切換時間 on | 14 ms |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 40 °C |
| 質量 | 270 g |
| 取付方法 | サブベース 取付フレーム 取付穴 オプション |
| エア接続ポート 1 | PK-3 |
| エア接続ポート 2 | PK-3 |
| エア接続ポート 3 | PK-3 |
| エア接続ポート 4 | PK-3 |
| エア接続ポート 5 | PK-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミニウム 陽極化処理 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | アルミニウム 陽極化処理 |