 



基本バルブ SV-5-M5-B

部品番号: 11914

FESTO

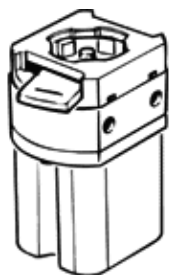

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	手動操作
標準流量	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	2.3 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
Overlap	Positive overlap
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:] 準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	17 N
質量	53 g
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴
エア接続ポート 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	プラスチック 真鍮